

# Draka



## PROFIT VOORBEDRADE BUIS

**Steeds meer installateurs ontdekken de voordelen van installeren met voorbedrade buis. Draka produceert vanaf 2021 zowel draad én buis in de eigen fabriek in Emmen onder het label Profit. Optimale Draka kwaliteit, CPR gecertificeerd en van Hollandse bodem.**

Profit is verkrijgbaar met VD of HVD-installatiedraad, datacommunicatie- of signaalkabel. Het pakket bevat meerdere doorsnedes zoals 16, 20 en 25 mm. Alle kabels die in een buis passen en op voorraad zijn, kunnen nu op korte termijn geleverd worden. Ook op haspels van 300 tot zelfs 500 meter!


Door de productie volledig in eigen beheer te nemen zijn ook de buizen en de ringen van Profit geoptimaliseerd en dat zorgt voor nog meer installatiegemak. Bespaar tijd en kies voor duurzaamheid en kwaliteit van Draka.

**Met Profit heb je goud in handen!**



## Voordelen


- Geoptimaliseerde stapelbare en draagbare ringen
- Ook verkrijgbaar op haspels tot 500 meter
- Draad én buis duurzaam gefabriceerd in Nederland
- Voldoet aan CPR-eisen
- Flexibel en makkelijk verwerkbaar
- Sneller werken dus goedkoper
- Door 1 persoon te installeren
- Breed assortiment snel leverbaar door volledig eigen productie

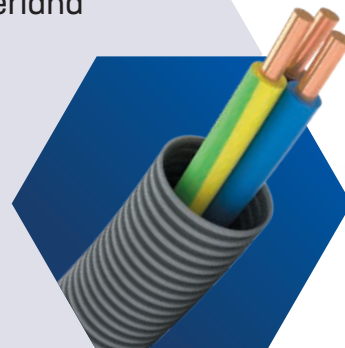

Overige types op aanvraag beschikbaar  
Voor meer specificaties download de datasheets via: [www.draka-profit.nl](http://www.draka-profit.nl)

A brand of the  
**Prysmian**  
Group

## PROFIT INSTALLATIEDRAAD

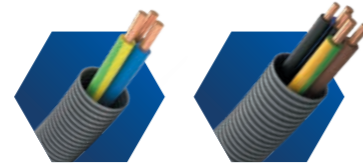


Artikel nr.	Opmaak	Verpakking	Pakket	Productnaam	CPR	Kleuren
827179F3	F3	100	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●
827179F2	F2	50	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●
827179F9	F9	25	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●
827179H3	H3	300	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●
827179H5	H5	500	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●
827180F3	F3	100	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●●
827180F2	F2	50	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●●
834906F3	F3	100	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup> ag	Eca	●●●●
832847F3	F3	100	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk bk1	Eca	●●●●●
831893F3	F3	100	VD	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk gs	Eca	●●●●●
832703F3	F3	100	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 1x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●
831894F3	F3	100	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 2x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●
832277F3	F3	100	VD	PROFIT 16 gy VD Eca# 3x1,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●
832276F3	F3	100	VD	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●
832281F3	F3	100	VD	PROFIT 20 gy VD Eca# 5G2,5 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●●●
832883F3	F3	100	VD	PROFIT 20 gy VD Eca# 5G2,5 mm <sup>2</sup> ye/gn 2bu 2bn	Eca	●●●●●
832926F3	F3	100	VD	PROFIT 20 gy VD Eca# 3G4 mm <sup>2</sup>	Eca	●●●


831979F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD Cca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	H	Cca	●●●
832091F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD Cca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	H	Cca	●●●●
831980F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD Cca# 1x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>	H	Cca	●●
831982F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD Cca# 2x1,5+1x2,5 mm <sup>2</sup>	H	Cca	●●●
831981F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD Cca# 3x1,5 mm <sup>2</sup>	H	Cca	●●●

834625F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 3G2,5 mm <sup>2</sup>	H	B2ca	●●●
834910F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 3G2,5+1,5 mm <sup>2</sup>	H	B2ca	●●●●
834627F3	F3	100	HVD	PROFIT 20 gy HVD B2ca# 3G2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup> bk gs	H	B2ca	●●●●●
834907F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 2x2,5 mm <sup>2</sup>	H	B2ca	●●
834909F3	F3	100	HVD	PROFIT 16 gy HVD B2ca# 2,5+2x1,5 mm <sup>2</sup>	H	B2ca	●●●
834908F3	F3	100	HVD	PROFIT 20 gy HVD B2ca# 5G2,5 mm <sup>2</sup>	H	B2ca	●●●●●

H Halogeenvrij

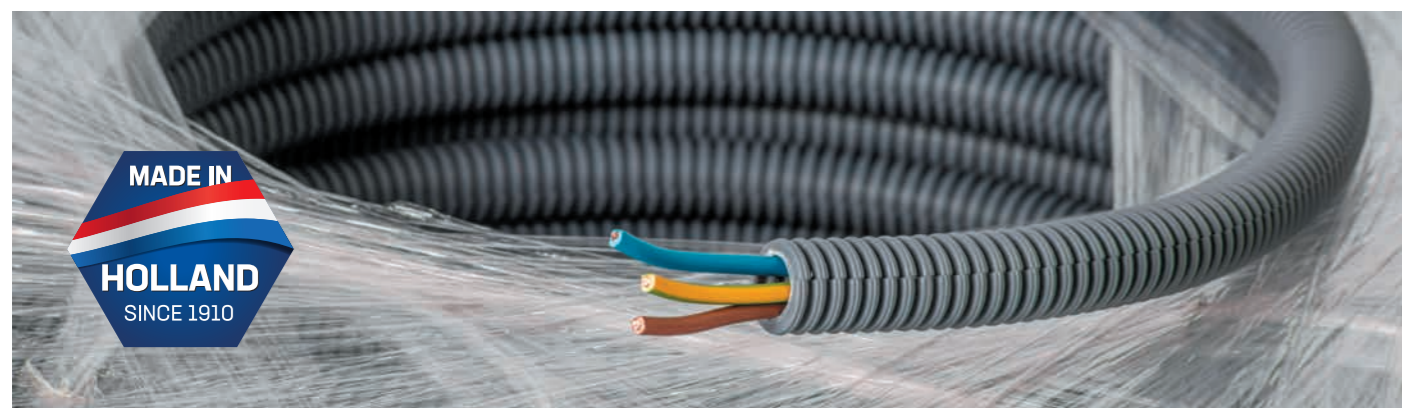

## PROFIT SIGNAALKABEL

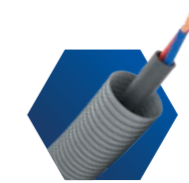


Artikel nr.	Opmaak	Verpakking	Pakket	Productnaam	CPR
835816F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab Dca gy# 2x0,8 mm 2702	Dca
835814F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab Dca BM rd# 2x0,8 mm 2702	B Dca
835815F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab Dca gy# 4x0,8 mm 2704	Dca
835948F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab afg Dca BM rd# 1x2x1 mm2 2801.100	B Dca
835949F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab afg Dca gy# 2x2x0,8 mm 2802	Dca
935950F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab afg Dca BM rd# 1x2x1,5 mm2 2801.1	B Dca
835813F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab Dca BM rd# 2x1,5 mm2 2702.150 BM	B Dca
831984F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab Cca gy# 2x0,8 mm 2202	H Cca
834912F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab Cca gy# 4x0,8 mm 2204	H Cca
834915F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab Cca rd# 2x1,5 mm2 2202.150 BM	B H Cca
834913F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab B2ca rd# 4x0,8 mm 2204 BM	B H B2ca
834914F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab B2ca rd# 2x1,5 mm2 2202.150 BM	B H B2ca
834916F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab afg mbzh FB 30/60 rd# 1x2x0,8 mm 2301	H B2ca
834917F3	F3	100	Signaal	PROFIT 16 gy Sign kab parig B2ca rd# 1x2x0,8 mm 3401 BM	B H B2ca

B Brandmeld

H Halogeenvrij

## PROFIT DATACOMMUNICATIE KABEL

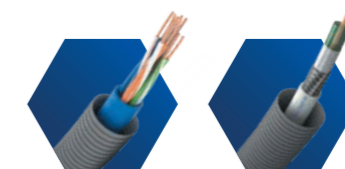

Artikel nr.	Opmaak	Verpakking	Pakket	Productnaam	CPR
832278F3	F3	100	Cat. 5	PROFIT 16 gy UC300 24Cat5e U/UTP Eca PVC gy# 4x2x24 AWG	Eca
832524F3	F3	100	Cat. 5	PROFIT 20 gy 2x UC300 24Cat.5e U/UTP Eca PVC gy# 4x2x24	Eca
831891F3	F3	100	Cat. 6	PROFIT 16 gy UC400 HD Cat.6 U/UTP Eca PVC bu# 4x2x0,54	Eca
832690F3	F3	100	Cat. 6	PROFIT 20 gy 2x UC400 HD Cat.6 U/UTP Eca PVC bu# 4x2x0,	Eca
833763F3	F3	100	Cat. 6a	PROFIT 16 gy UC500 AS23 Cat.6a F/FTP LSHF bu# 4x2x23 AW	Eca
131985F3	F3	100	Cat. 6	PROFIT 16 gy UC400 HD Cat.6 U/UTP LSHF bu# 4x2x0,54 mm	Eca
834919F3	F3	100	Cat. 6	PROFIT 16 gy UC400 Cat.6 U/UTP LSHF D65 B2ca bu# 4x2x23 AWG	H B2ca
834920F3	F3	100	Cat. 6	PROFIT 16 gy 2 x UC400 Cat.6 U/UTP LSHF D65 B2ca bu# 4x2x23 AWG	H B2ca
831892F3	F3	100	Coax	PROFIT 16 gy Coax12 Eca 75 ohm PVC gy# 0,72 mm	Eca
831983F3	F3	100	Coax	PROFIT 16 gy Coax11Eca AD08S FRNC wt# 0,72 mm	Eca

H Halogeenvrij

# Draka

MET PROFIT  
HEB JE **GOUD**  
IN HANDEN!



NL-PROFIT\_2021-02-300

A brand of the  
**Prysmian**  
Group